

EDK84DZEWxxx
13437140



L-force Drives

Montageanleitung


Mounting Instructions

Instructions de montage

Instrucciones para el montaje

Istruzioni per il montaggio

8400 motec

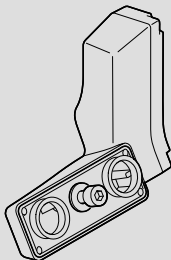

E84DZEWxxxx

Interner Bremswiderstand

Internal brake resistor

Résistance de freinage interne

Resistencia de frenado interna

Resistenza di frenatura interna

Lenze



Lesen Sie zuerst diese Anleitung und die Dokumentation zum Grundgerät, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen!
Beachten Sie die enthaltenen Sicherheitshinweise.



Please read these instructions and the documentation of the standard device before you start working!
Observe the safety instructions given therein!




Lire le présent fascicule et la documentation relative à l'appareil de base avant toute manipulation de l'équipement !
Respecter les consignes de sécurité fournies.



Lea estas instrucciones y la documentación del equipo básico antes de empezar a trabajar.
Observe las instrucciones de seguridad indicadas.




Prima di iniziare qualsiasi intervento, leggere le presenti istruzioni e la documentazione relativa al dispositivo di base.
Osservare le note di sicurezza.

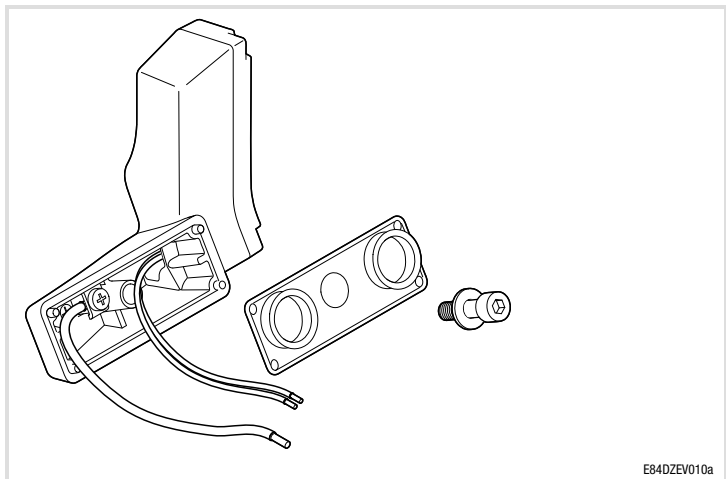



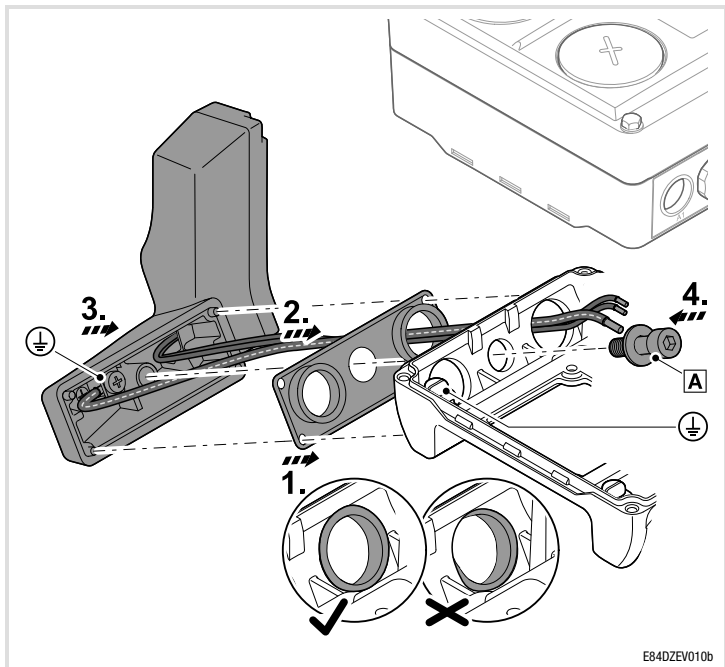


 
 
E84DZEW010a


	R_B (C00129)	P_D (C00130)	Q_B (C00131)	C00574	IP	E84DGDVB...
	[Ω]	[W]	[kWs]	=		
E84DZEW220R	220	15	0.6	1 Fault	IP66	3714 5514 7514 1124 1524
E84DZEW100R	100	15	0.6	1 Fault	IP66	2224 3024
E84DZEW47R0	47	15	0.6	1 Fault	IP66	4024 5524 7524



E84DZEV010b

 A	 [Nm] [lb-in]
 6	12 106

 PE	 [mm ²] [AWG]	 [mm]	 [Nm] [lb-in]	
	1 ... 10 18 ... 8	12	2.7 24	PH2
	1 ... 16 18 ... 6	10		

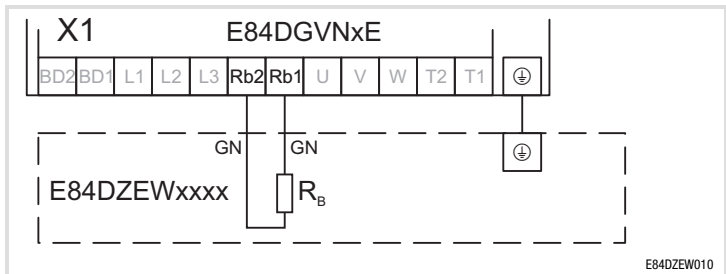



© 06/2013



Lenze Drives GmbH
Postfach 10 13 52
D-31763 Hameln
Germany



+49 (0)51 54 / 82-0



+49 (0)51 54 / 82-28 00



Lenze@Lenze.de



www.Lenze.com

Service Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3
D-32699 Extertal
Germany



00 80 00 / 24 4 68 77 (24 h helpline)



+49 (0)51 54 / 82-11 12



Service@Lenze.de

EDK84DZEWxxx ■ 13437140 ■ DE/EN/FR/ES/IT ■ 5.0 ■ TD15

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1